


Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

- für Temperaturen bis -10° C

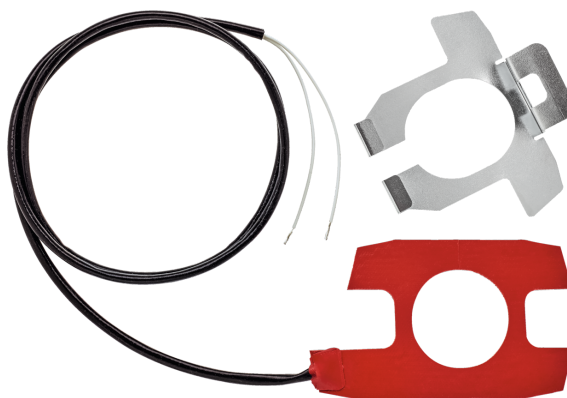

### Technische Daten

<b>Elektrische Daten</b>	Nennspannung	AC/DC 24 V
	Nennspannung Frequenz	50/60 Hz
	Leistungsverbrauch Heizung	30 W
	Anschluss Speisung	Kabel 1 m
<b>Funktionsdaten</b>	Mediumstemperatur	-10...20°C [14...68°F]
<b>Sicherheitsdaten</b>	Schutzart IEC/EN	IP54
	Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60529
	Umgebungstemperatur	-10...40°C [14...104°F]
	Wartung	wartungsfrei
<b>Gewicht</b>	Gewicht	0.11 kg

### Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

### Produktmerkmale

<b>Verwendete Materialien</b>	Silikon Stahl verzinkt
-------------------------------	---------------------------