

## Rohrverschraubung PN 25

- Innengewinde G auf Innengewinde Rp
- inkl. Flachdichtung



Abbildung kann vom Produkt abweichen

## Typenübersicht

Typ	DN	G ["]	Rp ["]	PN
ZREV15F	15	3/4	1/2	25
ZREV20F	20	1	3/4	25
ZREV25F	25	1 1/4	1	25
ZREV32F	32	1 1/2	1 1/4	25
ZREV40F	40	2	1 1/2	25
ZREV50F	50	2 1/2	2	25

## Technische Daten

<b>Funktionsdaten</b>	Medien	Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
	Mediumstemperatur	-20...120°C [-4...248°F]
	Rohranschluss	Innengewinde G nach ISO 228-1 Rp nach ISO 7-1
<b>Werkstoffe</b>	Verwendete Werkstoffe	Messing vernickelt

## Sicherheitshinweise




- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

## Allgemeine Hinweise

**Lieferhinweise** Im Lieferumfang: Überwurfmutter (G-Gewinde), Einlegeteil (Rp-Gewinde), Flachdichtung

## Abmessungen

Massbilder

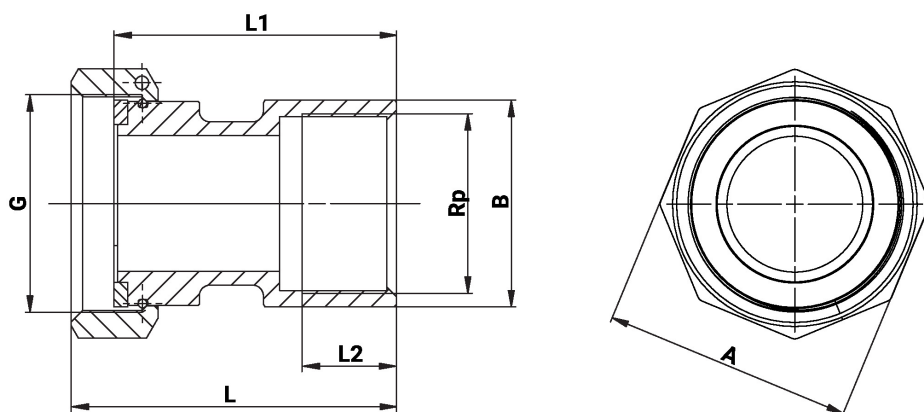

L2: Maximale Einschraubtiefe.

Type	DN	G ["]	Rp ["]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	A [mm]	B [mm]	kg
ZREV15F	15	3/4	1/2	47.5	42	15	30	25	0.10
ZREV20F	20	1	3/4	54	47.5	16	37	31	0.18
ZREV25F	25	1 1/4	1	60	52	19	46	38	0.27
ZREV32F	32	1 1/2	1 1/4	67	58	21	52	48	0.40
ZREV40F	40	2	1 1/2	70	60	21	64	54	0.54
ZREV50F	50	2 1/2	2	80	68.5	25	81	66	0.90