

• Acoplamiento de válvula de globo universal con actuadores de las series LV y SV



5 años garantía

Resumen de tipos

Tipo	Carrera nominal
UGVL	0.6" [15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV

Datos técnicos

Datos de funcionamiento	Ruta de mam	agua fría o caliente y vapor
	Rango de temp. del fluido (agua)	Consulte las especificaciones de la válvula indicadas por el fabricante
	Orientación de montaje	360°
	Tamaño de válvula aplicable	0,5...2" [15...50]
Materiales	Hardware	SS and Nickel plated steel
	Adaptador del eje	aluminum, steel (fits stems up to .66" dia both threaded or slotted.)
	Marco, placa, base	aluminum, steel
	Cuello	aluminum, steel, (fits bonnets up to 1.7" dia both threaded or notched.)
	Acoplamiento	GF Nylon supplied
Suitable actuators	Sin función de protección a prueba de fallas	LVB(X) SVB(X)
	Función de falla segura eléctrica	LVKB(X) SVKB(X)
	Para la presión de cierre, consulte la documentación técnica de Select Pro o RetroFIT+.	

Características del producto


Default/Configuration	La configuración predeterminada para un enlace UGVL se instalará de fábrica junto con un actuador de la serie LV o SV. Incluido en el kit estará todo el hardware necesario para facilitar el montaje en la válvula.
------------------------------	--

Dibujos dimensionales

Tipo	Peso
UGVL	9.3 lb [4.2 kg]

Dibujos dimensionales

LVB, LVX, SVB, SVX

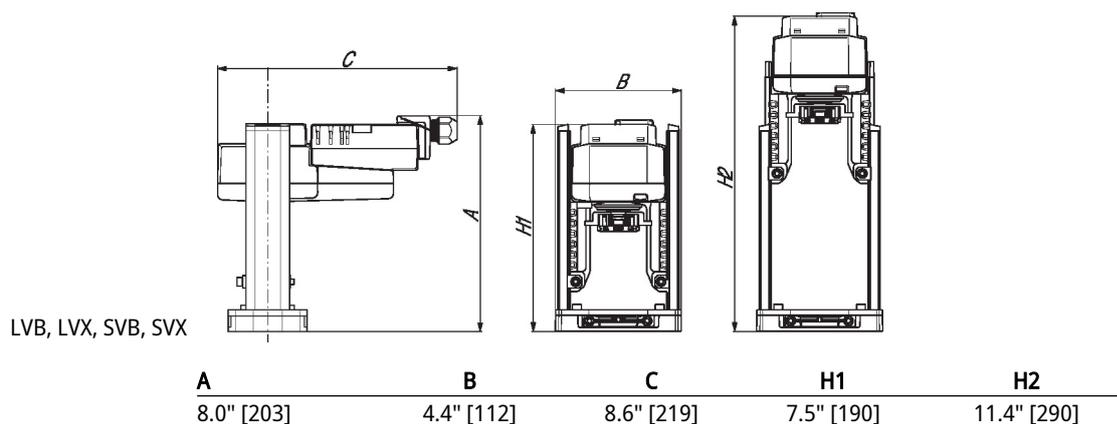

LVKB, LVKX, SVKB, SVKX

