

**Saneeraussarjan asennusohje
kaukolämpöventtiilille R4..D(K)
ja ulkokierreliitoksen asennussarjalle**

> ZR4DK-15-80G	ZR4DK-20-70G	ZR4D-20-90G	ZR4D-25-120G
ZR4DK-15-100G	ZR4DK-20-75G	ZR4D-20-100G	
ZR4DK-15-107G		ZR4D-20-120G	

Asennusohje

Liitä asennussarja venttiiliin kuvien osoittamalla tavalla, sarjasta riippuen joko venttiiliin toiseen tai molempiin päihin.


Kuva 1 ja 2. Kokoonpano.

1. Venttiili
2. Tiiviste
3. Messinkiholkki

Venttiilin kierreliitosten kiristyksessä huomioitavaa!

Älä kiristä kierreliitoksia tarpeettoman voimakkaasti. Venttiili tai liitoskappaleet voivat vaurioitua. Maksimi kiristysmomentti on 60 Nm.
Takuu raukeaa jos venttiiliin kiinnitystä ei suoriteta asianmukaisesti.

Kuva 1.

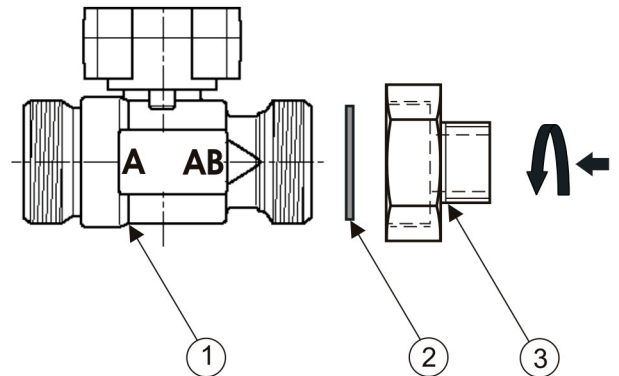

Kuva 2.

