



快速入门指南

搏力谋小助手2

2024-09/A 版

欢迎使用搏力谋小助手2

解锁搏力谋设备的全部潜能。

搏力谋小助手2是您的应用伴侣，它是一个用于管理搏力谋产品整个生命周期的一体化工具。您可以免费下载。

以下是一些有用的入门信息。您可以在www.belimo.com的“帮助”选项卡中找到更多信息，或者如果您有任何其他问题，请联系您当地的搏力谋联系人。

使用搏力谋小助手2的前提

选型工具

搏力谋小助手2可通过智能手机、平板电脑和个人电脑对搏力谋风阀执行器、控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。

智能手机




1)

平板电脑



1)

个人电脑

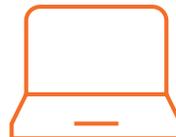

2)

1) 蓝牙连接需要通过ZIP-BT-NFC设备，建议长时间使用，并与信息密度更高的设备配合使用。

2) USB连接需要通过ZTH EU/US/AP设备。

下载和安装



在应用商店下载



下载APK文件




免费下载
Windows 版本



选择与搏力谋设备连接的方式


NFC

将支持NFC功能的智能手机紧贴在搏力谋设备的NFC标志上。保持不动，即可建立连接。

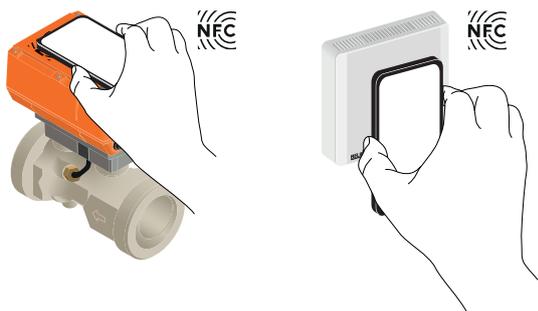

蓝牙

如通过蓝牙连接，则需要搏力谋ZIP-BT-NFC工具进行转换。

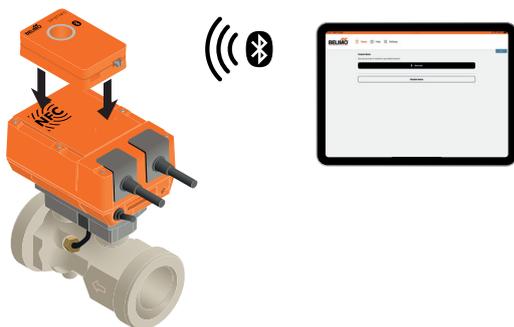

USB

如通过USB连接，则需要搏力谋ZTH EU/US/AP(转换器)工具。直接通过搏力谋设备的服务插口或通过PP/MP连接(U5)进行连接。所需的USB驱动程序可在搏力谋网站[Belimo website](#)的软件/App下载。

请注意，在您的个人电脑/笔记本电脑上安装USB驱动程序可能需要管理员权限。



连接设备: 引导您找到工具的可能连接选项:



如何使用搏力谋小助手2 通过智能手机

蓝牙
通过蓝牙连接，需使用ZIP-BT-NFC
与您的搏力谋设备连接

NFC
直接与您的搏力谋设备建立连接

模拟设备
选择设备进行模拟，但不进行物理
模拟(仅当在“设置”下开启“演示模式”
时可见)。

登录
管理具有数据双向性的搏力谋现场设备

设置
设置用户选项

帮助
额外的支持信息

首页
访问您的设备

通过平板电脑

帮助
额外的支持信息

设置
设置用户选项

首页
访问您的设备

蓝牙
通过蓝牙连接，需使用ZIP-BT-NFC
与您的搏力谋设备连接

模拟设备
选择设备进行模拟，但不进行物理
模拟(仅当在“设置”下开启“演示模式”
时可见)。

通过个人电脑


帮助
额外的支持信息

设置
设置用户选项

首页
访问您的设备

USB
通过USB接口连接
ZTH EU/US/AP 到您的搏力谋设备

模拟设备
选择设备进行模拟，但不进行物理
模拟(仅当在“设置”下开启“演示模式”
时可见)。

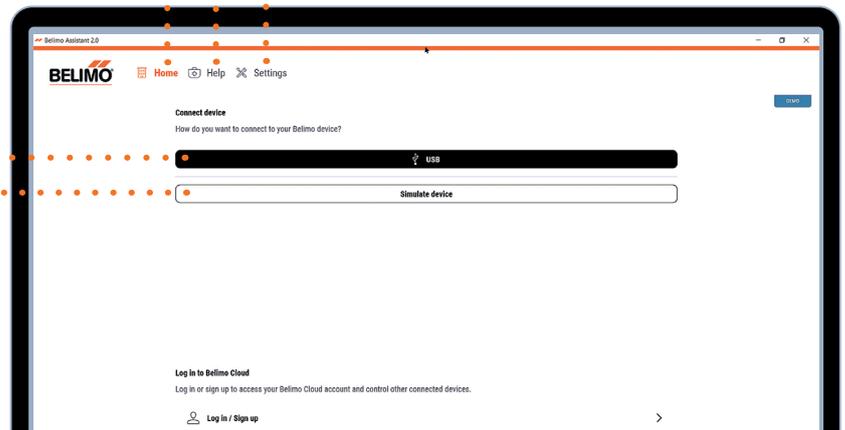

首页




首页

“主页”(Home)选项卡是可以访问主要数据的主选项卡。根据所连接的搏力谋现场设备，将提供不同的数据工作流程和操作。从这里，您可以访问所有设备数据并对设备进行配置。

“主页”(Home)选项卡的相应部分提供了以下信息和功能：

参数 *

根据连接的设备，屏幕上最多可显示6个最重要的参数数据。按下“设备参数”按钮可获得设备的所有其他数据。

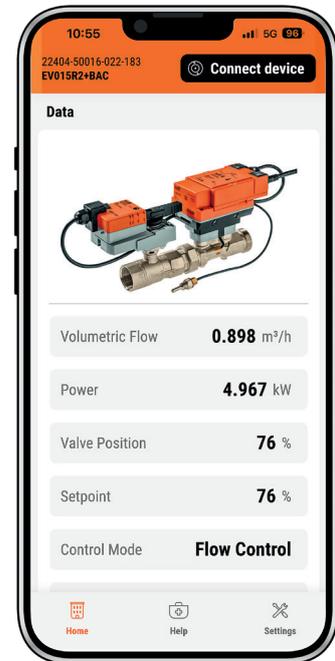

* 可用数据，菜单栏，重置/重启和状态取决于连接的搏力谋设备。有关详细信息，请参阅您搏力谋设备的数据参数表。

菜单栏 *

可在此选择已连接的特定现场设备的可用工作流程。以下工作流程适用于大多数搏力谋现场设备:

通用菜单栏



设置
引导您对设备进行参数设置



复制/粘贴设备配置
复制相同设备类型的设置



设备
支持调整机械工作范围(自适应/同步)和重置通知

特定菜单栏



实时趋势
执行本地超驰和实时趋势分析



禁用NFC
可在搏力谋设备中永久禁用NFC。NFC停用是不可逆的，并且永远无法再次激活。所以不建议。



启用以太网供电 (PoE)
PoE 启用PoE的逐步说明(仅适用于支持PoE的搏力谋设备)。

数据双向菜单栏



云服务
可上传和下载数据到云，或更改设备更新策略。



管理数据所有权
向/从您的搏力谋云账户申请或转移您的设备的数据双向性。

* 可用数据，菜单栏，重置/重启和状态取决于连接的搏力谋设备。有关详细信息，请参阅您搏力谋设备的数据参数表。

操作 *

根据连接的设备，可以执行特定的操作。



配置重置

将配置重置为出厂默认设置。



设备重启

设备关闭并重启。



导出配置

配置可以通过不同的渠道导出，例如电子邮件、消息等。



VAV校准



角度曲线校正



Delta T 优化需求

* 可用数据，菜单栏，重置/重启和状态取决于连接的搏力谋设备。有关详细信息，请参阅您搏力谋设备的数据参数表。

通用信息

查找地点和产品的具体信息。在这里，您还可以找到不同的报告。



站点信息



产品信息



设备组件



报告

创建或下载报告需要连接互联网

状态 *

使用易于阅读的图标监控设备运行KPI，这些图标将直接为您提供设备的运行状态。



正常



警报，检查情况




不正常，需要采取措施



数据参数未知

* 可用数据，菜单栏，重置/重启和状态取决于连接的搏力谋设备。有关详细信息，请参阅您搏力谋设备的数据参数表。

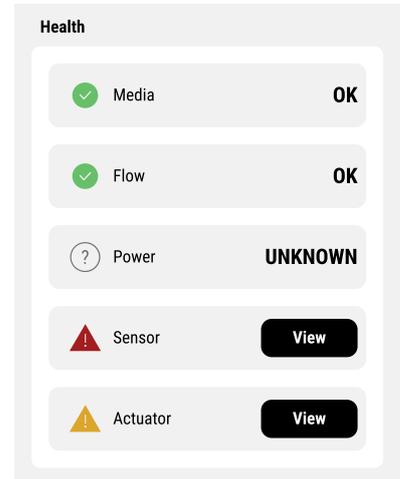

帮助




帮助

在帮助选项卡中，如有需要，您可以找到其他帮助链接：快速入门指南、几个操作视频、FAQ常见问题以及搏力谋联系信息。



在个人电脑版本中，您还可以启动MP监控。

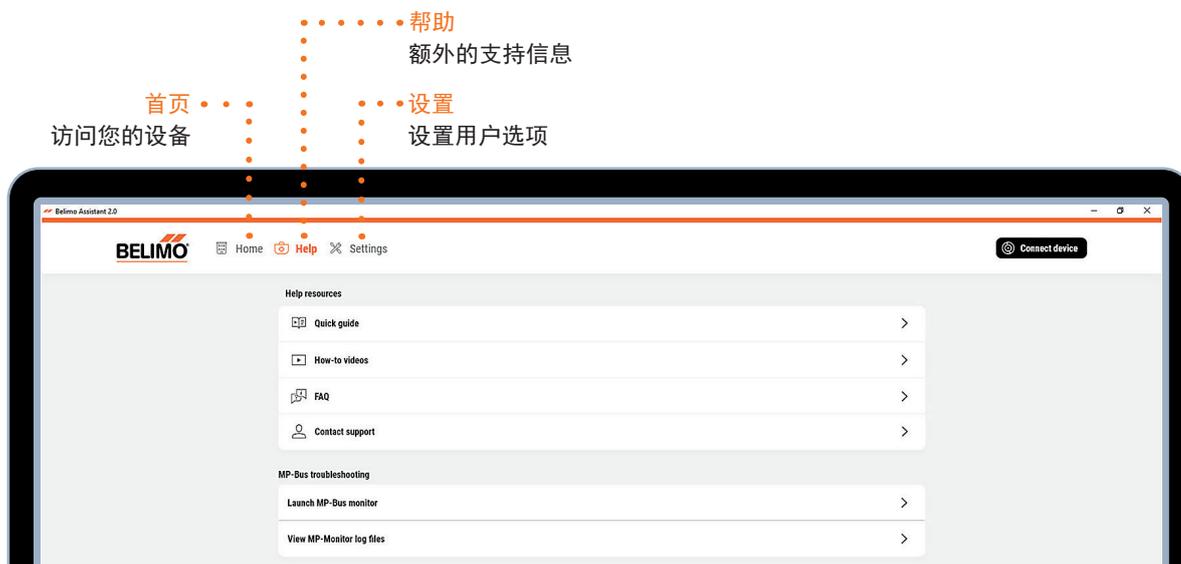

设置



设置

设置用户选项



登录 / 注册



登录或注册以访问您的搏力谋云账户并控制其他连接的设备。



账户设置



登录搏力谋云时可见

报告



报告发件箱

1 Report



如果由于没有可用的互联网连接而导致MID报告请求待定，则显示此信息。

网关设置



ZIP-BT-NFC



如果使用网关，则可见

常规设置



语言

App中语言调节
(EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)

英语



云连接

支持将设备数据上传到云



演示模式

模拟不同的搏力谋设备

Off



如果演示模式打开，蓝色“演示”标签可见。

单位

选择在App中显示数据的单位

 计量单位	m ³	∨
 风量	m ³ /h	∨
 水量	m ³ /h	∨
 压力	Pa	∨
 温度	°C	∨
 功率	kW	∨
 热量	kWh	∨

发布代码

通过发布代码，可以获得额外的功能。

 从文件中添加发布代码	
 粘贴发布代码	
 最终用户许可协议	

 搏力谋小助手2

版本： 版本信息



Belimo Regional Head Offices

EU BELIMO Automation AG
 Brunnenbachstrasse 1
 8340 Hinwil, Switzerland
 Tel: +41 43 843 61 11
 Fax: +41 43 843 62 68
 E-mail: info@belimo.ch

AP Belimo Actuators Ltd.
 Room 1601-8, 16/F
 New Commerce Centre
 19 On Sum Street, Shatin, N.T.,
 Hong Kong
 Tel: +852 2687 1716
 Fax: +852 2687 1795
 E-mail: info.asiapacific@belimo.ch

US BELIMO Aircontrols (USA), Inc.
 33 Turner Road
 Danbury, CT 06810, USA
 Tel: +800 543-9038 / 203 791-9915
 Fax: +800 228-8283 / 203 791-9919
 E-mail: customerservice@us.belimo.com

搏力谋中国区总部

搏力谋自控设备（上海）有限公司
 上海 上海市闵行区北横沙河路450号
 电话：+86 21 53 299 299
 传真：+86 21 53 299 298
 邮箱：info.China@belimo.ch

搏力谋中国区其他分支机构

北京 北京市朝阳区东四环中路41号
 嘉泰国际大厦A座1928号
 电话：+86 10 6462 1382

青岛 青岛市市南区延安三路234号
 海航万邦中心1号楼48层10单元
 电话：+86 532 8878 1609

西安 西安市未央区凤城八路
 西北国金中心B座1603单元
 电话：+86 29 8611 7960

南京 南京市鼓楼区清凉门大街39号
 中海大厦13层03单元
 电话：+86 25 5880 8942

杭州 杭州市上城区越秀维多利亚商务中心
 1幢1304单元
 电话：+86 571 8708 3897

苏州 苏州市苏州工业园区苏州大道西119号
 苏悦商贸广场南楼1602单元
 电话：+86 512 6667 8398

厦门 厦门市思明区吕岭路1739号
 万科创想中心B座910单元
 电话：+86 592 5927 505

广州 广州市越秀区中山三路33号
 中华国际中心B塔4101号
 电话：+86 20 3435 1860

深圳 深圳市福田区福中三路1006号
 诺德金融中心主楼11层D单元
 电话：+86 755 8671 8063

武汉 武汉市武昌区积玉桥临江大道96号
 万达中心写字楼22楼07单元
 电话：+86 27 8877 9876

成都 成都市锦江区东御街18号
 百扬大厦1602单元
 电话：+86 28 8311 1823

重庆 重庆市渝中区长江滨江路2号
 重庆来福士T4N塔楼2605单元
 电话：+86 23 6300 2688

长沙 长沙市天心区书院路9号
 保利国际广场B3栋714/715单元
 电话：+86 731 8511 1148

郑州 郑州市郑东新区康宁街76号
 海汇港19号楼903单元
 电话：+86 371 5562 8722

 访问以下网址
belimo.com/cn

全国售后服务热线：400-066-2007



©2024 搏力谋自控设备（上海）有限公司。版权所有。

此文件中包含可选参数的一般描述，个别情况可能不会出现，如有改动，恕不另行通知

BELIMO[®]